


**H4,0/22T ZH OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

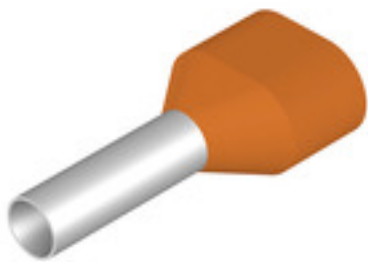

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 15 mm, 12 mm, orange
Best.-Nr.	<a href="#">9037670000</a>
Typ	H4,0/22T ZH OR
GTIN (EAN)	4008190493431
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

## H4,0/22T ZH OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,48 g
--------------	--------

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe orange	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--	------------	-----------------------

## Aderendhülsen

Abisolierlänge	15 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	5,2 mm	Kragenhöhe (A)	9 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	22 mm
Leiteranschlussquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**H4,0/22T ZH OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**