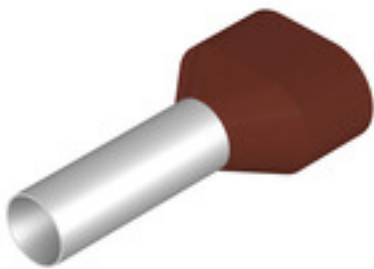


H10,0/30T ZH BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, braun
Best.-Nr.	9037720000
Typ	H10,0/30T ZH BR
GTIN (EAN)	4008190493530
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 3. Mai 2024 23:48:37 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H10,0/30T ZH BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	0,98 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe braun	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	23 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	5,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	7,6 mm	Kragenhöhe (A)	13,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	30 mm
Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H10,0/30T ZH BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**