

LIS 2,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , blau
Best.-Nr.	9200360000
Typ	LIS 2,5M3,5 V
GTIN (EAN)	40322484 10187
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 00:04:54 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6,1 mm	Tiefe (inch)	0,24 inch
Breite	22,2 mm	Breite (inch)	0,874 inch
Nettogewicht	0,78 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung: isolierter Gabelkabelverbinder 2,0 mm² / M3,5

Verbinder

Anschlussdichte (S1)	0,8 mm	Anschlusslänge (l)	17,8 mm
Außendurchmesser (d)	6,4 mm	Dimension	M 3,5
Dimension (Bolzen)	M 3,5	Innendurchmesser (d1)	3,7 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	blau
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4,5 mm	Kunststoffkragelage (b)	11,3 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Material/Kunststoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92

Zulassungen

ROHS: Konform

Downloads


Kataloge: [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

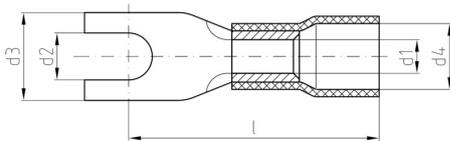

LIS 2,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CTI 6 G	Ausführung
Best.-Nr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 Stück	
Typ	CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 Stück	
Typ	HTI 15	Ausführung
Best.-Nr.	9014400000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp
VPE	1 Stück	