

**MULTI-STRIPAX 16 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9202220000</a>
Typ	MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486151
VPE	1 Stück

**MULTI-STRIPAX 16 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3,346 inch
Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	550 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	Abisolier- und Schneidwerkzeug für PVC-isolierte Leiter 16 mm <sup>2</sup> mit Sonderaufbauten
---------------------	--

**Abisolierwerkzeuge**

Abisolierbereich AWG, max.	6 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	8 AWG
Abisolierlänge, min.	2 mm	Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
Leiteranschlussquerschnitt, max.	16 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	6 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm <sup>2</sup>	max. Schneidleistung Flachleiter	10,2 mm x 4 mm
max. Schneidleistung eindrätig	2,5 mm <sup>2</sup>	max. Schneidleistung feindrätig	6 mm <sup>2</sup>

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**Downloads**

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

### MULTI-STRIPAX 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Anwendungsbeispiel



## MULTI-STRIPAX 16 SL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Zubehör / Ersatzteile

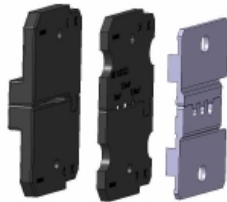

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202300000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486250	
VPE	1 Stück	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9203100000</a>	Ersatz-Anschlagset
GTIN (EAN)	4032248538102	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1204280000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248987030	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9204570000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248671113	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9205770000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248836291	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1212770000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248994434	
VPE	1 Stück	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9203070000</a>	Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4032248538096	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9203730000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248576449	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202270000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486212	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 04:00:40 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**MULTI-STRIPAX 16 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör**

Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202280000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486236	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9204550000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248671090	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202260000</a>	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486205	
VPE	1 Stück	