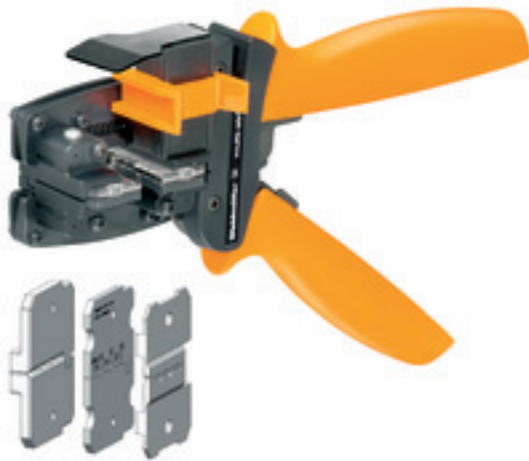


MULTI-STRIPAX AWG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial- Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr.	9202230000
Typ	MULTI-STRIPAX AWG
GTIN (EAN)	4032248486168
VPE	1 Stück

MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Höhe	85 mm	Höhe (inch)	3,346 inch
Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	520,28 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abisolier- und Schneidwerkzeug für AWG Leiter mit PVC und PTFE etc. Isolationen
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	16 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	26 AWG
Abisolierlänge, min.	2 mm	Kabeltyp	AWG Leiter mit PTFE und PVC Isolation
Kupferkabel - feindrätig, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,12 mm ²	Leiterquerschnitt (Schneidleistung)	6 mm ²
max. Schneidleistung Flachleiter	10,2 mm x 4 mm	max. Schneidleistung eindrätig	2,5 mm ²
max. Schneidleistung feindrätig	6 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ECLASS 9.0	21-04-37-06	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-37-06	ECLASS 11.0	21-04-37-06
ECLASS 12.0	21-04-37-06	ECLASS 13.0	21-04-37-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel



MULTI-STRIPAX AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile

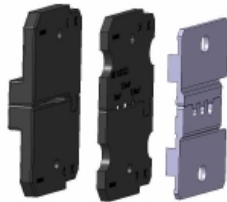

- Für feindrähtige und massive Leiter mit Spezial-Isolationswerkstoffen
- Hohe Abisolierqualität für die industrielle Anwendung (entsprechend Anforderung aus der Luftfahrt)
- Spezielle Formmesser ermöglichen das Abisolieren spezieller Leiterisolationen und Leiteraufbauten
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Hohe Flexibilität durch auswechselbare Abisoliereinheiten
- Hohe Wiederholgenauigkeit des Abisolierergebnisses
- Keine Beschädigung des Leiters
- Hohe Stabilität für lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit
- Integrierte Schneidfunktion

Allgemeine Bestelldaten

Typ	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Ausführung
Best.-Nr.	9204550000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248671090	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-SPX 0.75-4²SL	Ausführung
Best.-Nr.	9203730000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248576449	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX POF	Ausführung
Best.-Nr.	1212770000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248994434	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Ausführung
Best.-Nr.	9202300000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486250	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX PV	Ausführung
Best.-Nr.	1204280000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248987030	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Ausführung
Best.-Nr.	9204570000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248671113	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Ausführung
Best.-Nr.	9202270000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486212	
VPE	1 Stück	
Typ	ERME MULTI-STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9203070000	Ersatzmesser
GTIN (EAN)	4032248538096	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Ausführung
Best.-Nr.	9202280000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486236	
VPE	1 Stück	

Erstellungs-Datum 2. Mai 2024 11:22:09 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

MULTI-STRIPAX AWG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör**

Typ	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Ausführung
Best.-Nr.	9205770000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248836291	
VPE	1 Stück	
Typ	ERAN MULTI-STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9203100000	Ersatz-Anschlagset
GTIN (EAN)	4032248538102	
VPE	1 Stück	
Typ	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Ausführung
Best.-Nr.	9202260000	Einsatz
GTIN (EAN)	4032248486205	
VPE	1 Stück	