

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő szerszámok szigetelt csatlakozókhoz**

kábelsaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók, dugaszoló csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Ütközővel az érintkezők pontos pozicionálásához.
- DIN EN 60352 2. rész szerint tesztelve

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió         | Présszerszám, Megmunkáló szerszámok szigetelt kábelsarukhoz, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |
| Rendelési szám | <a href="#">9202850000</a>                                                                                                                 |
| Típus          | CTI 6 G                                                                                                                                    |
| GTIN (EAN)     | 4032248517855                                                                                                                              |
| Qty.           | 1 Stück                                                                                                                                    |
| Pótalkatrészek | <a href="#">1121010000</a>                                                                                                                 |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 11:51:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Szélesség   | 250 mm   | Szélesség (coll) | 9,842 inch |
| Nettó tömeg | 689,78 g |                  |            |

## Műszaki adatok

|          |                                          |                 |                                                                          |
|----------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Változat | Mechanikus, cserélhető<br>betétek nélkül | Árucikk leírása | Krimpelő szerszám<br>szigetelt csatlakozókhoz<br>0,5 – 6 mm <sup>2</sup> |
|----------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|

## Szerszámjellemzők - krimpelés

|                         |                                       |                     |  |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| Krimpelési típus/profil | Ovális sajtolás, Párhuzamos krimpelés |                     |  |
| Krimpelőállomás         | Krimpelőállomás száma                 | 1                   |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet, min.          | 0,5 mm <sup>2</sup> |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet, max.          | 1,5 mm <sup>2</sup> |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet AWG, min.      | 20 AWG              |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet AWG, max.      | 16 AWG              |  |
|                         | A krimpelőállomás színe               | Piros               |  |
|                         | Krimpelőállomás száma                 | 2                   |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet, min.          | 1,5 mm <sup>2</sup> |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet, max.          | 2,5 mm <sup>2</sup> |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet AWG, min.      | 16 AWG              |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet AWG, max.      | 14 AWG              |  |
|                         | A krimpelőállomás színe               | Kék                 |  |
|                         | Krimpelőállomás száma                 | 3                   |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet, min.          | 4 mm <sup>2</sup>   |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet, max.          | 6 mm <sup>2</sup>   |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet AWG, min.      | 12 AWG              |  |
|                         | Vezeték-keresztmetszet AWG, max.      | 10 AWG              |  |
|                         | A krimpelőállomás színe               | sárga               |  |

## Érintkező leírása

|                                  |                      |                                  |                     |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|
| Krimpelési tartomány, max.       | 6 mm <sup>2</sup>    | Krimpelési tartomány, min.       | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, max. AWG | AWG 10               | Vezeték-keresztmetszet, min. AWG | AWG 21              |
| Érintkező típusa                 | Szigetelt csatlakozó |                                  |                     |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000168    | ETIM 7.0    | EC000168    |
| ETIM 8.0    | EC000168    | ETIM 9.0    | EC000168    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1  | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | Nem alkalmas tömör vezetékekhez. Az érintkezőn a szigetelés kúposan van préselve. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

**CTI 6 G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

User Documentation

[Manual](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok

**CTI 6 G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## Tartozékok

## Kerek dugós hüvelyek

**Teljesen szigetelt kerek dugós hüvelyek PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VRSHVI/4,0-6,0             | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492010000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301960              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LID 1,5F4 RF               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200700000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410545              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VRSHV/0,5-1,0              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491980000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301939              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VRSHVI/1,5-2,5             | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491990000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301878              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LID 2,5F5 RF               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200710000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248410552              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LID 6,0F5 RF               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200720000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410569              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Villás kábelsaruk



## Szigetelt PVC villás kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

|                |                             |                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KQIG-M6/-2,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491260000</a>  | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301182               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 2,5M3 V                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">14900350000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248410170               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 6M6 V                   | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">14900430000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410279               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 1,5M4 V                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">14900310000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410132               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 2,5M3,5 V               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">14900360000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248410187               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M4/S/-2,5              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492620000</a>  | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302387               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M8/-6                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491310000</a>  | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301298               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M6/-6                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491290000</a>  | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301328               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M4/-6                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491270000</a>  | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301342               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M5/-1                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492580000</a>  | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301793               |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                   |                                                                                                             |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 11:51:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KQIG-M3/-1                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492520000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302431              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M5/-2,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492640000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302448              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M4/-1                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492550000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302240              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 6M10 V                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200450000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410293              |                                                                                                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M4/-2,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492630000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302424              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 1,5M3,5 V              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200300000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , piros               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410125              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 2,5M4 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200370000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248410194              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 6M8 V                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200440000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410286              |                                                                                                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |                                                                                                             |
| Típus          | LIS 1,5M3 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200290000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , piros               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410118              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M5/-6                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491280000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301311              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M3,5/-2,5             | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492610000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302097              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M3/-2,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492600000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302202              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQIG-M6/-1                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492590000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302318              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 11:51:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIS 6M5 V                  | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6200420000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410262              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | KQIG-M10/-6                | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1491320000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4050118301199              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | KQIG-M3,5/-1               | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1492530000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302370              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | LIS 2,5M5 V                | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6200380000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék             |
| GTIN (EAN)     | 4032248410224              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | KQIG-M4/S/-1               | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1492540000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302523              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | LIS 1,5M6 V                | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6200330000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros           |
| GTIN (EAN)     | 4032248410156              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | LIS 6M4 V                  | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6200410000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410255              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | LIS 2,5M6 V                | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6200390000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék             |
| GTIN (EAN)     | 4032248410231              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | LIS 1,5M5 V                | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6200320000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros           |
| GTIN (EAN)     | 4032248410149              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |



## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyesítő csatlakozó

**Teljesen szigetelt egyesítő csatlakozó, PVC vagy PC/PA**

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VSTI/0,1-0,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491540000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301649              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VSTI/0,5-1,0               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491550000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301731              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIB 1,5B25 VF              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200490000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410330              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIB 2,5B25 VF              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200500000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248410347              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VSTI/1,5-2,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491560000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301656              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIB 6B26 VF                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200510000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410354              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VSTI/4,0-6,0               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491570000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301809              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csapos kábelsaruk



## Szigetelt PVC csapos kábelcsatlakozó vagy PC/PA

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIP 6R14 V                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200480000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10323             |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KSI/0,1-0,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491370000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301625              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIP 2,5R12 V               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200470000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10316             |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KSI/1,5-2,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491410000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301632              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KSI/0,5-1,0                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491380000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301441              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIP 1,5R12 V               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200460000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros               |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10309             |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KSI/1,5-2,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491390000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301458              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KSI/4,0-6,0                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491420000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118300994              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kábelsaru-hüvelyek



## Szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VFSKHI/0,5-1,0/638         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491680000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301618              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/0,5-1,0/285         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491640000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301557              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/0,5-1,0/488         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491670000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301502              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/1,5-2,5/285         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491730000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301700              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 2,5F638 R              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491730000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248410408              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/1,5-2,5/638         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491720000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301564              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/4,0-6,0/9512        | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491760000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301588              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/1,5-2,5/488         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491710000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301663              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 1,5F638 R              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491710000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248410385              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 1,5F288 R              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491710000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248410361              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 11:51:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VFSKHI/0,5-1,0/485         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491660000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301410              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/1,5-2,5/288         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491740000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301472              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/1,5-2,5/485         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491690000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301717              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/0,1-0,5/285         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491620000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301526              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/0,1-0,5/288         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491630000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301489              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 6F638 R                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200570000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4032248410415              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/4,0-6,0/638         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491750000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301816              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 2,5F488 R              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200550000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248410392              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 1,5F488 R              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200530000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248410378              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHI/0,5-1,0/288         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491650000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301519              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Krimpelhető kábelsaruk



## Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KQI-M3,5/-2,5              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492270000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302134              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M3,5/-1                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492180000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302080              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M4/S/-1                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492190000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302165              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M8/-1                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492240000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302066              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M3/-1                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492170000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302035              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M4/-6                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492370000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118302264              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M5/-2,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492310000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302271              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M12/-2,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492350000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302059              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M12/-6                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492420000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118302189              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M4/-1                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492200000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302301              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 11:51:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KQI-M5/-6                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492380000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118302219              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M5/S/-1                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492210000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302004              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M8/-6                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492400000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118302257              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M10/-1                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492130000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302158              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M5/-0,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492120000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302042              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M4/-2,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492290000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302172              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M10/-2,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492340000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302295              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M4/-0,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492110000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302103              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M5/S/2,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492300000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302332              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M5/-1                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492220000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302110              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M6/-2,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492320000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302417              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M6/-6                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492390000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118302509              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M3/-0,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492100000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302011              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 11:51:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | KQI-M10/-6                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492410000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118302363              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M2/-1                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492140000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302127              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M4/S/-2,5              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492280000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302141              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M6/-1                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492230000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302400              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M8/-2,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492330000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302325              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M2/-0,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492090000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> , 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301892              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M2,5/-1                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492150000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118302028              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | KQI-M3/-2,5                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492250000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118302073              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## Kerek dugó



## Szigetelt kerek csatlakozó PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VRSTI/4,0-6,0              | Verzió                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1492060000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301885              |                                                                                                       |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                       |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

 
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LID 6M5 R                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200690000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410538              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VRSTI/1,5-2,5              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492050000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301861              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VRSTI/0,5-1,0              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492040000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301779              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LID 1,5M4 R                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200670000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410514              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LID 2,5M5 R                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200680000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248410521              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## Párhuzamos csatlakozók



## Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VPLI/4,0-6,0               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491480000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301359              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VPLI/0,1-0,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491450000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,1 mm <sup>2</sup> - 0,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301595              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VPLI/1,5-2,5               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491470000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301571              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VPLI/0,5-1,0               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491460000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301366              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |



## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kerek dugós hüvelyek, teljesen szigetelt



## Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VRSHVI/1,5-2,5             | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492030000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301854              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VRSHVI/0,5-1,0             | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1492020000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301984              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## Kábelsarus csatlakozó



## Szigetelt csúszósarus csatlakozók PVC-ből, vörösréz hüvellyel

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIF 2,5M638 R              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200590000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248410439              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | FSKI/1,5-2,5/638           | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491830000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301830              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | FSKI/0,5-1,0/488           | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491810000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4050118301380              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 6M638 R                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200600000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410446              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FSKI/0,5-1,0/638           | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491820000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4050118301670              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | FSKI/0,5-1,0/288           | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491790000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>   |
| GTIN (EAN)     | 4050118301540              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | FSKI/1,5-2,5/488           | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491850000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301687              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | FSKI/4,0-6,0/638           | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491840000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301823              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 1,5M638 R              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200580000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros               |
| GTIN (EAN)     | 4032248410422              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## Dugaszolható elosztó



## Szigetelt PVC vagy PC/PA kábelcsatlakozó

- Hagyományos kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel, az egyesítő csatlakozót kivéve

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VSTVI/1,5-2,5              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491780000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301373              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VSTVI/0,5-1,0              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491770000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301465              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kampós kábelsaruk

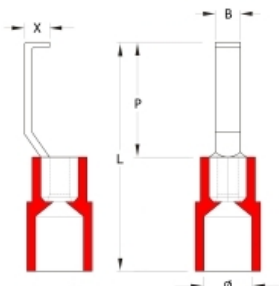

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége. Emellett beszerelés során is előnyt jelentenek.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HB 1,5 - 4,6 RT            | Verzió                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1233340000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros                           |
| GTIN (EAN)     | 4050118210972              |                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                                         |
| Típus          | HB 6,0 - 3,0 GE            | Verzió                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1312470000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118114980              |                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                                         |
| Típus          | HOOKBLA 0,25-1,5 SW        | Verzió                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6036290000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,25 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , 16,75 mm |
| GTIN (EAN)     | 4032248175925              |                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                                         |
| Típus          | HB 6,0 - 4,6 GE            | Verzió                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1216230000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118000337              |                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                                         |
| Típus          | HOOKBLA 1,0-2,5 SW         | Verzió                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6036300000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , 16,75 mm    |
| GTIN (EAN)     | 4032248175932              |                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                                         |
| Típus          | HB 1,5 - 3,0 RT            | Verzió                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1312440000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , piros                           |
| GTIN (EAN)     | 4050118115055              |                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                                         |
| Típus          | HB 2,5 - 3,0 BL            | Verzió                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1312450000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                             |
| GTIN (EAN)     | 4050118115130              |                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                                         |
| Típus          | HB 2,5 - 4,6 BL            | Verzió                                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1233330000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                             |
| GTIN (EAN)     | 4050118016901              |                                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                                         |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Gyűrűs kábelsaruk

## Szigetelt PVC gyűrűs kábelcsatlakozó

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcserrel



## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIR 1,5M3 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200070000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409839              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 2,5M10 V               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200210000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248410033              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 2,5M5 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200180000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409808              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 1,5M3,5 V              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200080000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409846              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 1,5M6 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200110000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409730              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 2,5M3 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200150000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409778              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 6M4 V                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200230000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4032248410057              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 1,5M8 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200120000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409747              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 6M10 V                 | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200270000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4032248410095              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 6M8 V                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200260000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4032248410088              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 11:51:01 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIR 1,5M4 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200090000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409853              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 2,5M4 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200170000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409792              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 2,5M8 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200200000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248410026              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 6M5 V                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200240000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4032248410064              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 6M6 V                  | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200250000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4032248410071              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 2,5M6 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200190000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248410019              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 2,5M3,5 V              | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200160000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409785              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 1,5M5 V                | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200100000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4032248409860              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIR 1,5M10 V               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6792000000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4064675073192              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## CTI 6 G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kábelsaru-hüvelyek elágazással


**Szigetelt csúszósaru-hüvely elágazással, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIF 2,5T638 R              | Verzió                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">6200620000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , kék   |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10460             |                                                                                               |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                               |
| Típus          | LIF 6T638 R                | Verzió                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">6200630000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga     |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10477             |                                                                                               |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                               |
| Típus          | LIF 1,5T638 R              | Verzió                                                                                        |
| Rendelési szám | <a href="#">6200610000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , piros |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10453             |                                                                                               |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                               |

## Kábelsaru-hüvelyek, teljesen szigetelt


**Teljesen szigetelt csúszósaru-hüvelyek, PVC-ből, vörösréz hüvellyel**

- Kereskedelmi forgalomban kapható kivitelek
- Nem forrasztott
- Kúpos bevezető tölcsérrel

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | VFSKHV/0,5-1,0/285         | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1491860000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301915              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | VFSKHV/0,5-1,0/488         | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1491890000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301786              |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |
| Típus          | LIF 1,5F638 RF             | Verzió                                                                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">6200640000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> , piros           |
| GTIN (EAN)     | 40322484 10484             |                                                                                                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                         |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | LIF 6F638 RF               | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200660000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , sárga                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248410507              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHV/1,5-2,5/485         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491920000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301694              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHV/4,0-6,0/638         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491950000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>       |
| GTIN (EAN)     | 4050118301946              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHV/0,5-1,0/485         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491880000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301748              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHV/0,5-1,0/288         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491870000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301908              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | LIF 2,5F638 RF             | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">6200650000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , kék                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248410491              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHV/1,5-2,5/488         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491930000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301762              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHV/1,5-2,5/638         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491940000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)     | 4050118301922              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |
| Típus          | VFSKHV/0,5-1,0/638         | Verzió                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1491910000</a> | kábelsaru, záróelem, Szigetelt csatlakozók, 1 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>     |
| GTIN (EAN)     | 4050118301847              |                                                                                                             |
| Qty.           | 100 Stück                  |                                                                                                             |

## CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Pótalkatrészek

## Pótalkatrészek



A szigetelés csupaszítása után megfelelő érintkező vagy érvéghüvely krimpelhető a kábel végére. A krimpelés biztonságos kapcsolatot hoz létre a vezeték és az érintkező között, és egyre szélesebb körben helyettesíti a forrasztást. A krimpelés homogén, állandó kapcsolat kialakítását jelenti vezeték és csatlakozóelem között. A csatlakozás csak kiváló minőségű precíziós szerszámokkal alakítható ki. Az eredmény egy mechanikai és elektromos szempontból egyaránt biztonságos és megbízható csatlakozás. A Weidmüller mechanikus krimpelő szerszámok széles választékát kínálja. A kioldó mechanizmussal ellátott integrált racsnival az optimális krimpelésről gondoskodik. A Weidmüller-szerszámokkal készített krimpelt csatlakozások megfelelnek a nemzetközi szabványoknak és szabályozásoknak.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                            |
|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Típus          | ERTE GRIFFE CTO           | Verzió                     |
| Rendelési szám | <a href="#">121010000</a> | Présszerszám, Pótalkatrész |
| GTIN (EAN)     | 4032248902118             |                            |
| Qty.           | 1 Stück                   |                            |