

TS 35X7.5 2M/ST/SZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild**

Abbildung ähnlich

Die Stahltragschiene ist die meistverbreitete Tragschiene am Markt. Sie hat unter den metallischen Tragschienen zusammen mit Edelstahl die geringste Kurzschlussfestigkeit.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Tragschiene, ohne Langloch, Zubehör, 35 x 7.5 x 2000 mm, Stahl, verzinkt und passiviert
Best.-Nr.	9300090000
Typ	TS 35X7.5 2M/ST/SZ
GTIN (EAN)	4032248387564
VPE	2 m

TS 35X7.5 2M/ST/SZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	7,5 mm	Tiefe (inch)	0,295 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	2.000 mm	Breite (inch)	78,74 inch
Nettogewicht	327,5 g		

Tragschiene

Einbauhinweis	Direktmontage	
Kurzschlussfestigkeit entspricht E-Cu Lei- 16 mm ² ter		
Kurzzeitstromfestigkeit pro Sekunde nach IEC 60947-7-2	1,92 kA	
Länge der Tragschiene	max.	2.000 mm
	min.	0 mm
	nominal	2.000 mm
Normen	DIN EN 60715	
Oberfläche	verzinkt und passiviert	
Schlitzabstand		
Schlitzbreite		
Schlitzlänge		
Stärke	1 mm	
Tragschiene vorgestanzt	Nein	
Werkstoff	Stahl	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Tragschienen mit Sendzimier Behandlung haben begrenzte Korrosionsbeständigkeit an den Außen- und Schnittkanten
----------------	--

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format

TS 35X7.5 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Produktbild

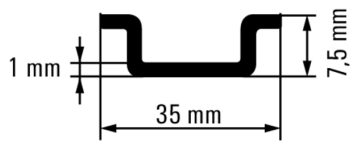

TS 35X7.5 2M/ST/SZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Schrauben**

Je nach Reihenklemme oder auch Zubehör bieten wir als Zusatzartikel oder auch Ersatzteil verschiedene Arten von Schrauben an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Ausführung
Best.-Nr.	0353500000	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
VPE	50 Stück	
Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Ausführung
Best.-Nr.	0295900000	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
VPE	50 Stück	
Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Ausführung
Best.-Nr.	1567480000	SAK-Reihe, Innensechskantschraube, Schrauben, Polzahl: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
VPE	100 Stück	

Montagefüße

Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	MOFU 35/LO/1	Ausführung
Best.-Nr.	0646260000	Montagefuß (Klemmen)
GTIN (EAN)	4008190178574	
VPE	20 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schienenhalter



Für die einfache Handhabung und auch Ergänzung unserer Produkte, bieten wir ein breites Portfolio an Montagehilfen an. Von verschiedenen Werkzeugen über Isolierhülsen bis hin zu verschiedener Schrauben, sind unsere Komponenten bis ins Detail aufeinander abgestimmt und erleichtern Ihnen so die Montage unter Einhaltung der jeweiligen Normen und Schutzbestimmungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WSH 1	Ausführung
Best.-Nr.	1068700000	Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
VPE	10 Stück	
Typ	WSH 6	Ausführung
Best.-Nr.	1080200000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
VPE	10 Stück	
Typ	WSH 5	Ausführung
Best.-Nr.	1080100000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
VPE	10 Stück	
Typ	WSH 3/H/N	Ausführung
Best.-Nr.	1715970000	Zubehör, Schienenhalter, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
VPE	10 Stück	

Endkappen



Endkappen für die Tragschienen bieten Schutz vor scharfen Kanten und schließen das Ende der Tragschiene optisch ab.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS END CAP 35X7.5	Ausführung
Best.-Nr.	1283470000	Klemmenabdeckung, Polypropylen, dunkelbeige, Höhe: 37.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118078701	Breite: 7 mm, Tiefe: 9 mm
VPE	100 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

SAK-Reihe



SAK
Series

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EW 35 GR 7032	Ausführung
Best.-Nr.	0383530000	Endwinkel, Wemid, grau, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190027322	
VPE	50 Stück	
Typ	EW 35	Ausführung
Best.-Nr.	0383560000	Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190181314	
VPE	50 Stück	
Typ	EW 35/SCHA/M3	Ausführung
Best.-Nr.	0258660000	Endwinkel, Wemid, beige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190033477	
VPE	20 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montagematerial



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäuserreihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das **Label Befestigungs Set – SD** ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikations- oder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das **universale Befestigungs Set – TPSD** ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Ausführung
Best.-Nr.	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsschraube, Werkstoff: Stahl
GTIN (EAN)	4008190058258	
VPE	50 Stück	

Tragschienenhalter



Mit Hilfe von Tragschienenenträgern lassen sich Tragschienen an beliebigen Orten im Schaltschrank montieren. Die dadurch erhöhte oder auch angewinkelte Tragschiene bietet dem Monteur sowohl eine leichtere Komponentenmontage, als auch Verdrahtung.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	TSTW D 4.3	Ausführung
Best.-Nr.	1610110000	Montagefuß für Tragschiene, Stahl
GTIN (EAN)	4008190185305	
VPE	10 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/SZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	SH 2	Ausführung
Best.-Nr.	0494920000	Sammelschienträger
GTIN (EAN)	4008190007584	
VPE	10 Stück	
Typ	TST 2/M6	Ausführung
Best.-Nr.	0101700000	Montagefuß für Tragschiene, M 6, Stahl
GTIN (EAN)	4008190069254	
VPE	10 Stück	
Typ	TST 2/M5	Ausführung
Best.-Nr.	1286600000	Montagefuß für Tragschiene, M 5, Stahl
GTIN (EAN)	4008190144777	
VPE	10 Stück	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Ausführung
Best.-Nr.	1779100000	Montagefuß für Tragschiene, M 5, Stahl
GTIN (EAN)	4032248169894	
VPE	10 Stück	
Typ	TSTW 5/M5	Ausführung
Best.-Nr.	0178100000	Montagefuß für Tragschiene, M 5, Stahl
GTIN (EAN)	4008190059651	
VPE	10 Stück	
Typ	TSTW 6/M6	Ausführung
Best.-Nr.	0164000000	Montagefuß für Tragschiene, M 6, Stahl
GTIN (EAN)	4008190095345	
VPE	10 Stück	

Montagefüße



Montagefüße dienen der Befestigung von Komponenten, die sich nicht unmittelbar auf die Tragschiene aufrasten lassen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FM 4/TS35	Ausführung
Best.-Nr.	0687900000	Montagefuß auf Tragschiene, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
VPE	40 Stück	

TS 35X7.5 2M/ST/SZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****W-Reihe****W**
Series

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	WEW 35/2	Ausführung
Best.-Nr.	1061200000	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190030230	
VPE	50 Stück	
Typ	WEW 35/1	Ausführung
Best.-Nr.	1059000000	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, geschraubt
GTIN (EAN)	4008190172282	
VPE	50 Stück	

Z-Reihe**Z**
Series

Um einen dauerhaft sicheren Sitz auf der Tragschiene zu gewährleisten und ein verrutschen zu verhindern hat Weidmüller Endwinkel im Programm. Es sind Ausführungen mit Schraube und schraubenlose Ausführungen erhältlich. Auf den Endwinkeln bestehen Markierungsmöglichkeiten, ebenfalls für Gruppenmarkierer und die Möglichkeit der Aufnahme für Prüfstecker.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	ZEW 35/2	Ausführung
Best.-Nr.	8630740000	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, gerastet
GTIN (EAN)	4032248348916	
VPE	20 Stück	
Typ	ZEW 35	Ausführung
Best.-Nr.	9540000000	Endwinkel, Wemid, dunkelbeige, Tragschiene: TS 35, gerastet
GTIN (EAN)	4008190956264	
VPE	20 Stück	