

MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

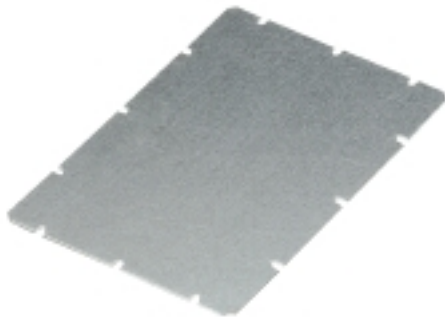

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	MPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 175 mm, Breite: 250 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, verzinkt
Best.-Nr.	9535580000
Typ	MP MPC 17/25
GTIN (EAN)	4032248009312
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 28. April 2024 00:48:40 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

MP MPC 17/25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	175 mm	Höhe (inch)	6,89 inch
Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	375 g		

Allgemeine Angaben

Oberfläche	verzinkt	Werkstoff	Stahlblech, verzinkt
------------	----------	-----------	----------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

MP MPC 17/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

TS 35

Zubehör



Allgemeine Bestelldaten

Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Ausführung
Best.-Nr.	8000037601	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 114 mm, ohne Langloch,
GTIN (EAN)	4050118653137	Stahl, verzinkt und passiviert
VPE	20 Stück	
Typ	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Ausführung
Best.-Nr.	8000037600	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 90 mm, ohne Langloch, Stahl,
GTIN (EAN)	4050118653120	verzinkt und passiviert
VPE	20 Stück	